

Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, lichtgrau, OBO EcoLine

Artikelnummer: 2149012



Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.



PP Eco Polypropylen Eco

Stammdaten

Artikelnummer	2149012
Typ	2955 M20 ECO
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Lieferbar ab	08.03.2026
Hersteller	OBO
Dimension	M20
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen Eco
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,321 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0069 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, lichtgrau, OBO EcoLine

Artikelnummer: 2149012



Abmessungen

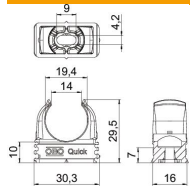

Maß h 7 mm

Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Geschlossen	nein
Halogenfrei	ja
Mit Einlage	nein
ROHS Konform	ja
Schellenmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
UV-beständig	nein