

# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Artikelnummer: 2149315

**OBO**  
BETTERMANN



Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2149315
Typ	2955 F M25 STGR
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Bezeichnung 2	flammwidrig
Hersteller	OBO
Dimension	M25
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,43 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0178 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Artikelnummer: 2149315

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

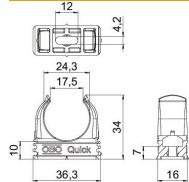

Maß A	36,3 mm
Maß B	16 mm
Maß C	17,5 mm
Maß D	24,3 mm
Maß E	12 mm
Maß F	4,2 mm
Maß h	10 mm
Maß H	34 mm

### Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Auszugswerte	90 N
Befestigungsart	Schraubloch
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen	nein
Halogenfrei	ja
Mit Einlage	nein
Nenngröße	M25
Schellenmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubar
UV-beständig	nein