

# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Artikelnummer: 2149321



Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.



PP Polypropylen

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 2149321                  |
| Typ                                 | 2955 F M32 STGR          |
| Bezeichnung 1                       | Quick-Schelle            |
| Bezeichnung 2                       | flammwidrig              |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | M32                      |
| Farbe                               | steingrau; RAL 7030      |
| Werkstoff                           | Polypropylen             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 50                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 0,63 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0287 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Artikelnummer: 2149321



## Abmessungen

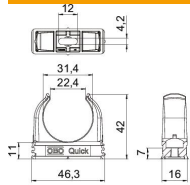

|       |         |
|-------|---------|
| Maß A | 46,3 mm |
| Maß B | 16 mm   |
| Maß C | 22,4 mm |
| Maß D | 31,4 mm |
| Maß E | 12 mm   |
| Maß F | 4,2 mm  |
| Maß h | 11 mm   |
| Maß H | 42 mm   |

## Technische Daten

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Anreihbar              | ja                                                   |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1                                                    |
| Auszugwerte            | 100 N                                                |
| Befestigungsart        | Schraubloch                                          |
| flammwidrig            | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C |
| Geschlossen            | nein                                                 |
| Halogenfrei            | ja                                                   |
| Mit Einlage            | nein                                                 |
| Nenngröße              | M32                                                  |
| Schellenmontage        | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar         |
| UV-beständig           | nein                                                 |