

Technisches Datenblatt

Multi-Quick-Schelle, metrisch

Artikelnummer: 2153734



Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Rohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und Außenbereich. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Quick- oder pro-Quick-Schelle.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2153734
Typ	M-Quick M32 LGR
Bezeichnung 1	Multi-Quick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	25-32mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,39 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0591 kg CO2e / 1 Stück

 
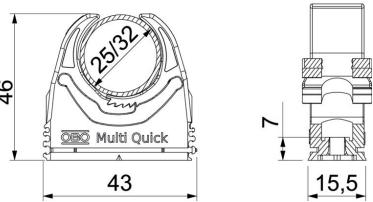
Technisches Datenblatt

Multi-Quick-Schelle, metrisch

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 2153734

Abmessungen

	Maß A Maß B Maß E Maß F Maß h Maß H	43 mm 15,5 mm 8 mm 4,1 mm 7 mm 46 mm
		

Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Auszugwerte	60 N
Befestigungsart	Schraubloch
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen	nein
Halogenfrei	ja
Mit Einlage	nein
Rastsystem	ja
Schellenmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubar
Spannbereich D max.	32 mm
Spannbereich D min.	25 mm
UV-beständig	nein