

# Technisches Datenblatt

## Quick-Pipe®-T-Stück, lichtgrau

Artikelnummer: 2153839



Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



PP Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2153839
Typ	3000 TMS M16 LGR
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	M16
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,798 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0511 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Quick-Pipe®-T-Stück, lichtgrau

Artikelnummer: 2153839



### Abmessungen

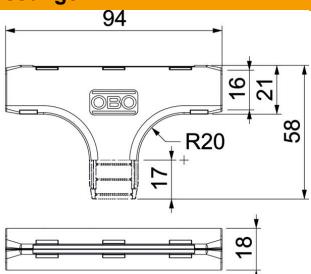

Maß B	21 mm
Maß B2	94 mm
Maß d	16 mm
Maß L	58 mm
Maß L1	17 mm
Maß R	20 mm

### Technische Daten

Ausführung	Steck
Form	T-Stück
Größe	M16
Halogenfrei	ja
Mit Muffe	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	0 °C