

Technisches Datenblatt

Quick-Pipe®-T-Stück, lichtgrau

Artikelnummer: 2153841



Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2153841
Typ	3000 TMS M20 LGR
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	M20
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,401 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0899 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Quick-Pipe®-T-Stück, lichtgrau

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 2153841

Abmessungen

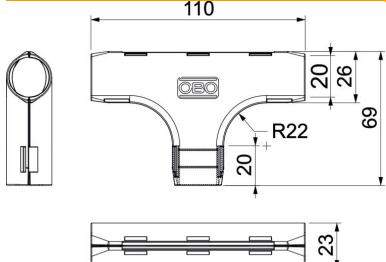

Maß B	26 mm
Maß B2	110 mm
Maß d	20 mm
Maß L	69 mm
Maß L1	20 mm
Maß R	22 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
Form	T-Stück
Größe	M20
Halogenfrei	ja
Mit Muffe	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	0 °C