

# Technisches Datenblatt

## Quick-Pipe®-T-Stück, lichtgrau

Artikelnummer: 2153845



Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



PP Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2153845
Typ	3000 TMS M32 LGR
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	M32
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,511 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1347 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Quick-Pipe®-T-Stück, lichtgrau

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 2153845

### Abmessungen

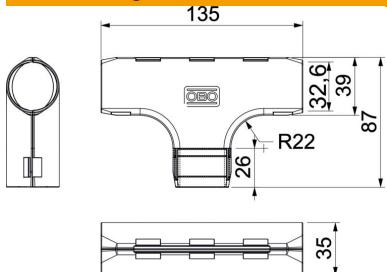

Maß B	39 mm
Maß B2	135 mm
Maß d	32,6 mm
Maß L	87 mm
Maß L1	26 mm
Maß R	22 mm

### Technische Daten

Ausführung	Steck
Form	T-Stück
Größe	M32
Halogenfrei	ja
Mit Muffe	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	0 °C