

Technisches Datenblatt

Quick-Pipe®-T-Stück, reinweiß

Artikelnummer: 2153957



Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2153957
Typ	3000 TMS M32 RW
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	M32
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,511 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1677 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Quick-Pipe®-T-Stück, reinweiß

Artikelnummer: 2153957



Abmessungen

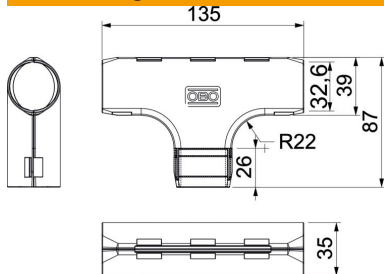

Maß B	39 mm
Maß B2	135 mm
Maß d	32,6 mm
Maß L	87 mm
Maß L1	26 mm
Maß R	22 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
Form	T-Stück
Größe	M32
Halogenfrei	ja
Mit Muffe	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	0 °C