

# Technisches Datenblatt

## Quick-Pipe®-Verbindungsmuffe, lichtgrau

Artikelnummer: 2154081



Verbindungsmuffe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



PP Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2154081
Typ	3000 MMS M16 LGR
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-Verbindungsmuffe
Hersteller	OBO
Dimension	M16
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,299 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,026 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Quick-Pipe®-Verbindungsmuffe, lichtgrau


Artikelnummer: 2154081

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

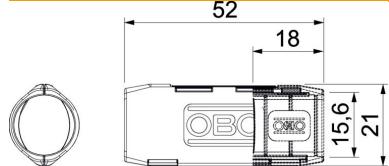

Maß B	21 mm
Maß d	15,6 mm
Maß L	52 mm
Maß L1	18 mm

 

### Technische Daten

Größe	M16
Halogenfrei	ja
Oberfläche poliert	nein
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	0 °C