

Technisches Datenblatt

Quick-Pipe®-Verbindungsstücke, lichtgrau

Artikelnummer: 2154085



Verbindungsstücke für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2154085
Typ	3000 MMS M25 LGR
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-Verbindungsstücke
Hersteller	OBO
Dimension	M25
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,823 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0463 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Quick-Pipe®-Verbindungsmuffe, lichtgrau


Artikelnummer: 2154085



Abmessungen

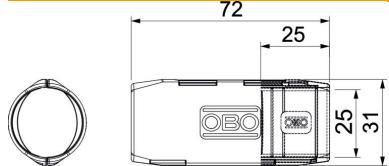

Maß B	31 mm
Maß d	25 mm
Maß L	72 mm
Maß L1	25 mm

 

Technische Daten

Größe	M25
Halogenfrei	ja
Oberfläche poliert	nein
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	0 °C