

Technisches Datenblatt

Quick-Pipe®-Verbindungsmaße, reinweiß

Artikelnummer: 2154091



Verbindungsmaße für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



PP

Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2154091
Typ	3000 MMS M16 RW
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-Verbindungsmaße
Hersteller	OBO
Dimension	M16
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,299 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0316 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Quick-Pipe®-Verbindungsmuffe, reinweiß


Artikelnummer: 2154091



Abmessungen

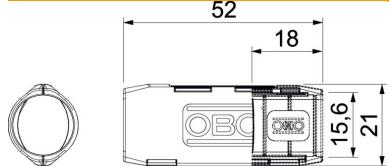

Maß B	21 mm
Maß d	15,6 mm
Maß L	52 mm
Maß L1	18 mm

 

Technische Daten

Größe	M16
Halogenfrei	ja
Oberfläche poliert	nein
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	0 °C