

Technisches Datenblatt

Blitz-ISO-Schelle



Artikelnummer: 2157241



Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt.
3015 mit Langloch 4,5 mm.
*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.



PS Polystyrol

Stammdaten

Artikelnummer	2157241
Typ	3015 24 LGR
Bezeichnung 1	Blitz-ISO-Schelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Hersteller	OBO
Dimension	17-24mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,542 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0688 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Blitz-ISO-Schelle

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 2157241

Abmessungen

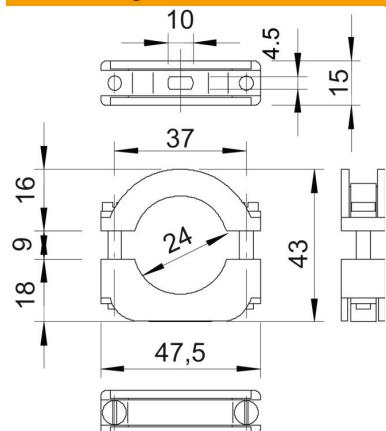

Maß A	47,5 mm
Maß B	37 mm
Maß b	15 mm
Maß D	24 mm
Maß H	43 mm
Maß Ho	16
Maß Hu	18
Maß L	10 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Schraube	M4 x 30
Spannbereich D max.	24 mm
Spannbereich D min.	17 mm
UV-beständig	nein