

# Technisches Datenblatt

## Blitz-ISO-Schelle, aufschraubar

Artikelnummer: 2158175

**OBO**  
BETTERMANN



Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt.  
Aufschraubar auf Gewinde M6.

\*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.



**PS** Polystyrol

Stammdaten	
Artikelnummer	2158175
Typ	3020 LGR
Bezeichnung 1	Blitz-ISO-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	10-17mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,588 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0649 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Blitz-ISO-Schelle, aufschraubar

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 2158175

### Abmessungen

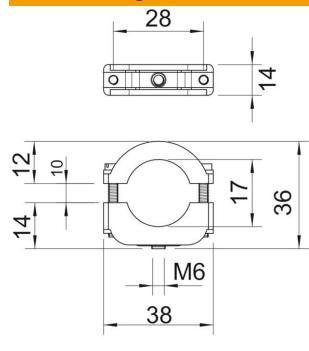

Maß A	38 mm
Maß B	28 mm
Maß b	14 mm
Maß D	17 mm
Maß H	36 mm
Maß Ho	12
Maß Hu	14
Maß I	25 mm
Maß x	7 mm

### Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Gewindeanschluss
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Schraube	M4 x 25
Spannbereich D max.	17 mm
Spannbereich D min.	10 mm
UV-beständig	nein