

# Technisches Datenblatt

## Kabelklammer für 10 Leitungen

Artikelnummer: 2204010

**OBO**  
BETTERMANN



CE UK CA E30

A2 Edelstahl, rostfrei


2B blank, nachbehandelt

Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und brandlastfrei und bietet auch im Brandfall hohe mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer ist als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Das Distanzstück 2033 D 15 x 3 G (separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklammern die Klemmhöhe von 10 auf 13 mm. Die Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren Montage oberhalb abgehängter Brandschutzdecken nach DIN 4102.

### Stammdaten

Artikelnummer	2204010
Typ	2034 M A2
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Hersteller	OBO
Dimension	2x5 NYM3x1,5
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4310
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,86 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1268 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

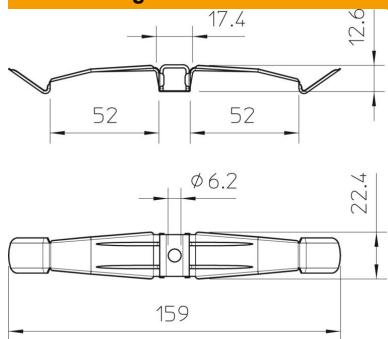

# Technisches Datenblatt

## Kabelklammer für 10 Leitungen

Artikelnummer: 2204010



### Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	10
Ausführung flammwidrig	nein
Funktionserhalt	ja
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein