

Technisches Datenblatt

Kabelklammer für 8 Leitungen

Artikelnummer: 2204020



Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und brandlastfrei und bietet auch im Brandfall hohe mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer ist als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Das Distanzstück 2033 D 15 x 3 G (separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklammern die Klemmhöhe von 10 auf 13 mm. Die Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren Montage oberhalb abgehängter Brandschutzdecken nach DIN 4102.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	2204020
Typ	2035 M A2
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Hersteller	OBO
Dimension	8xNYM3x1,5
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4310
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,03 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1472 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kabelklammer für 8 Leitungen

Artikelnummer: 2204020



Abmessungen

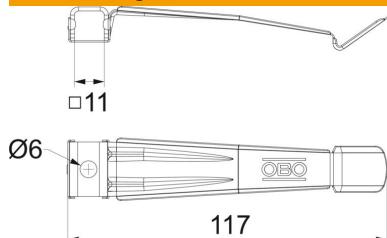

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	8
Ausführung flammwidrig	nein
Funktionserhalt	ja
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein