

# Technisches Datenblatt

## Kabelklammer mit Schlagdübel, für 8 Leitungen

Artikelnummer: 2204851



Mit vormontiertem Schlagdübel 6 mm Ø.  
Erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm.  
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.  
Befestigungsloch 6 mm Ø.  
2032/SD für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



PA Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	2204851
Typ	2032 SD SP
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Bezeichnung 2	Großverpackung
Hersteller	OBO
Dimension	1x8 NYM3x1,5
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,791 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0805 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Kabelklammer mit Schlagdübel, für 8 Leitungen

Artikelnummer: 2204851



### Abmessungen

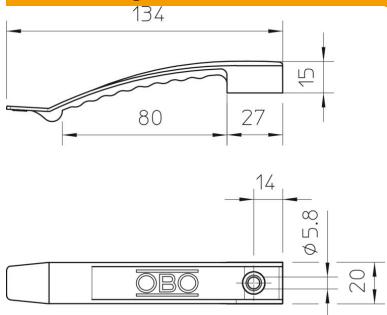

### Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	8
Ausführung flammwidrig	nein
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	ja