

Technisches Datenblatt

Kabelklammer, für 8 Leitungen

Artikelnummer: 2204975

OBO
BETTERMANN



Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2032 für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2204975
Typ	2032 SP
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Bezeichnung 2	Großverpackung
Hersteller	OBO
Dimension	1x8 NYM3x1,5
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,371 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0562 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kabelklammer, für 8 Leitungen

Artikelnummer: 2204975

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

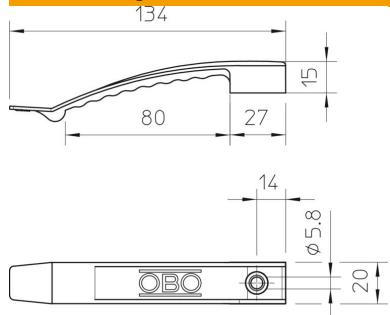

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	8
Ausführung flammwidrig	nein
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein