

Technisches Datenblatt

Kabelklammer, für 8 Leitungen

Artikelnummer: 2205017

OBO
BETTERMANN



Standardausführung für allgemeine Anwendung, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installation. Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.
2032 für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²




PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|---|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 2205017 |
| Typ | 2032 |
| Bezeichnung 1 | Kabelklammer |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 1x8 NYM3x1,5 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,371 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0597 kg CO ₂ e / 1 Stück |

Abmessungen

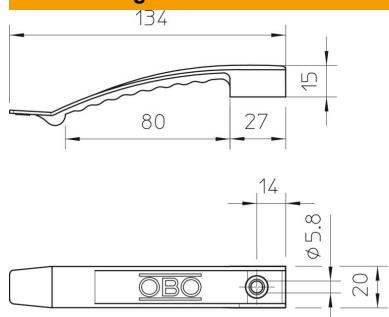

Technisches Datenblatt

Kabelklammer, für 8 Leitungen

Artikelnummer: 2205017



Technische Daten

| | |
|----------------------------------|------|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 | 8 |
| Ausführung flammwidrig | nein |
| Funktionserhalt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Dübel | nein |