


# Technisches Datenblatt

## Kabelklammer, für 16 Leitungen

Artikelnummer: 2205033

**OBO**  
BETTERMANN

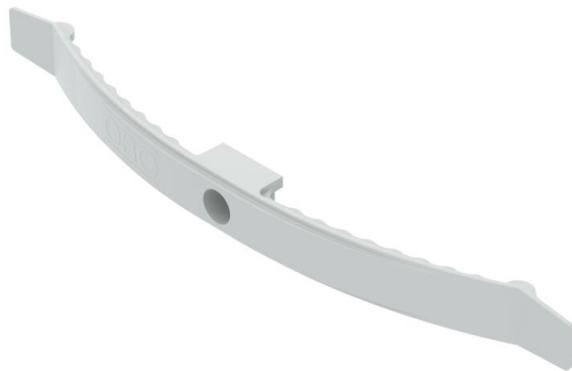

Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen.  
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.  
Befestigungsloch 6 mm Ø.  
2033 für max. 16 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



CE

**PA** Polyamid

Stammdaten	
Artikelnummer	2205033
Typ	2033
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Hersteller	OBO
Dimension	2x8 NYM3x1,5
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,077 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0874 kg CO2e / 1 Stück

 
 
# Technisches Datenblatt

## Kabelklammer, für 16 Leitungen

Artikelnummer: 2205033

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Länge	240 mm
Breite	20 mm
Höhe	29,4 mm

### Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	16
Ausführung flammwidrig	nein
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein