



Sammelhalterung mit angespritztem Befestigungselement, zum Montieren von bis zu 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² an Wand oder Decke. Befestigung mit Schlagdübel oder Steckdübel. Auch geeignet zum Befestigen mit gas- und akku-betriebenen Setzgeräten der Marken Bosch, Fischer und Spit (Nasendurchmesser innen Ø 7 mm). Befestigungsloch Ø 6 mm. Empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 250-400 cm, abhängig von den jeweilig gültigen nationalen Vorgaben/Normen.



PP Polypropylen Eco

Stammdaten

Artikelnummer	2205382
Typ	2031 10 ECO
Bezeichnung 1	Grip-Sammelhalterung
Bezeichnung 2	mit Anreihkontur
Lieferbar ab	08.03.2026
Hersteller	OBO
Dimension	10x NYM3x1,5
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen Eco
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,33 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0246 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Grip 10, EcoLine

Artikelnummer: 2205382



Abmessungen

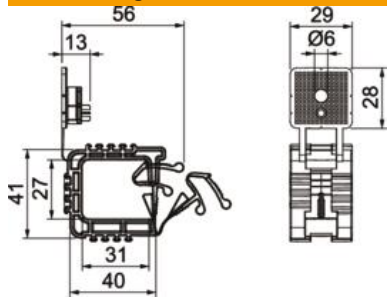

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	10
Ausführung flammwidrig	nein
Bruchlast	0,32 kN
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein