

Technisches Datenblatt


Grip 10 flammwidrig

Artikelnummer: 2205388



Sammelhalterung mit angespritztem Befestigungselement, zum Montieren von bis zu 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² an Wand oder Decke. Befestigung mit Schlagdübel oder Steckdübel. Befestigungsloch Ø 6 mm. Empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 250-400 cm, abhängig von den jeweilig gültigen nationalen Vorgaben/Normen. Flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C.

Fassungsvermögen:
2031/ 10 max. 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²

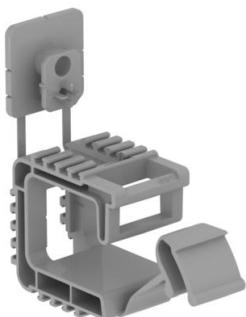

PP Polypropylen

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 2205388 |
| Typ | 2031 F 10 |
| Bezeichnung 1 | Grip-Sammelhalterung |
| Bezeichnung 2 | mit Anreihkontur, 960°C |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 10x NYM3x1,5 |
| Farbe | steingrau; RAL 7030 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,41 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,063 kg CO2e / 1 Stück |

 

Technisches Datenblatt

Grip 10 flammwidrig

Artikelnummer: 2205388



Abmessungen

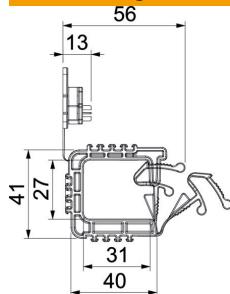

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---------|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 | 10 |
| Ausführung flammwidrig | ja |
| Bruchlast | 0,32 kN |
| Funktionserhalt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Dübel | nein |