


# Technisches Datenblatt

## Grip-Sammelhalterung, Metall 70 A2

Artikelnummer: 2207112

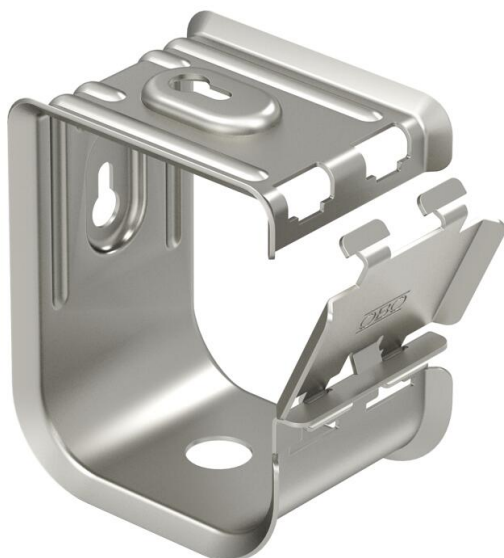

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeug zu öffnen. Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>A2</b> | Edelstahl, rostfrei  |
| <b>2B</b> | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 2207112                    |
| Typ                                 | 2031 M 70 A2               |
| Bezeichnung 1                       | Grip-Sammelhalterung       |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 70x NYM3x1,5               |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 10                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 37 kg                      |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,4814 kg CO2e / 1 Stück   |


# Technisches Datenblatt

## Grip-Sammelhalterung, Metall 70 A2

Artikelnummer: 2207112



### Abmessungen

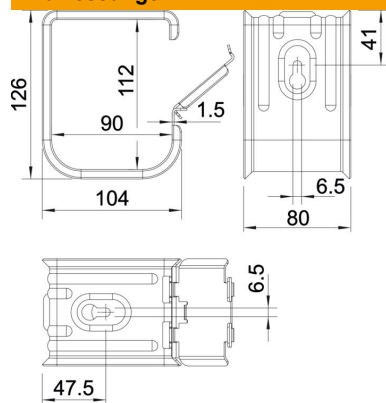

### Technische Daten

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 | 70   |
| Funktionserhalt                  | ja   |
| Halogenfrei                      | ja   |
| Mit Dübel                        | nein |