

Technisches Datenblatt

Sammelhalterung Grip M UNI 10, Metall FS, zur Direktbefestigung

Artikelnummer: 2207210



Sammelhalterung aus Metall zum Verlegen von Kabeln an Wand oder Decke. Direktbefestigung über Kunststoffadapter oder klassische Schraubmontage durch separates Befestigungsloch Ø 6 mm. Universeller Adapter für die Einhand-Montage mit unterschiedlichen Setzgeräten, z. B. von Hilti, Würth, Spit, Bosch. Hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Halogenfrei, brandlastfrei. Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	2207210
Typ	2031 M UNI 10 FS
Bezeichnung 1	Grip-Sammelhalterung
Bezeichnung 2	für Direktbefestigung
Hersteller	OBO
Dimension	10x NYM3x1,5
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,58 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sammelhalterung Grip M UNI 10, Metall FS, zur Direktbefestigung

Artikelnummer: 2207210



Abmessungen

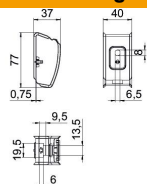

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	10
Funktionserhalt	ja
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein
ROHS Konform	ja