

# Technisches Datenblatt

## Haft-Clip Typ 4040, ohne Nagel, lichtgrau

Artikelnummer: 2214881

**OBO**  
BETTERMANN

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2214881
Typ	4040 SP
Bezeichnung 1	Haft-Clip, ohne Nagel
Bezeichnung 2	Großverpackung
Hersteller	OBO
Dimension	7-12mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,053 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0022 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Haft-Clip Typ 4040, ohne Nagel, lichtgrau

Artikelnummer: 2214881

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

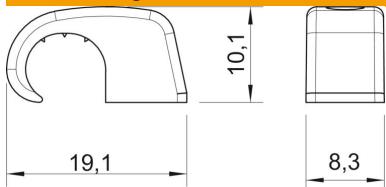

Maß A	8,3 mm
Maß B	10,1 mm
Maß H	10,1 mm
Maß L	19,1 mm

### Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.	12 mm
für Kabeldurchmesser min.	7 mm
für Nageldurchmesser	2
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	nein
Schlagfest	ja
Rohrarretierung	nein