

Technisches Datenblatt

ISO-Nagelschelle Typ 4028 2-4

Artikelnummer: 2215047



Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzten, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.



CE

PP Polypropylen

Stammdaten	
Artikelnummer	2215047
Typ	4028
Bezeichnung 1	ISO-Nagelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	2-4mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,017 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0007 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

ISO-Nagelschelle Typ 4028 2-4

Artikelnummer: 2215047

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

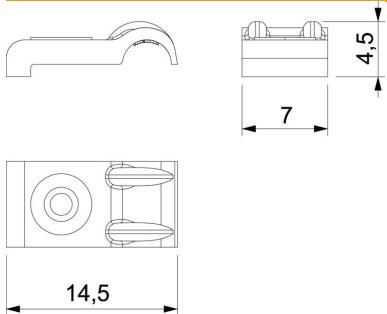

Maß A	7 mm
Maß B	4,5 mm
Maß H	1,5 mm
Maß H1	14,5 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rechteckig (für Flachleitung)
für Kabeldurchmesser max.	4 mm
für Kabeldurchmesser min.	2 mm
für Nageldurchmesser	2,0
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	nein
Schlagfest	nein
Rohrarretierung	nein