


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle

Artikelnummer: 2222140

**OBO**  
BETTERMANN

Befestigungsschelle 14mm

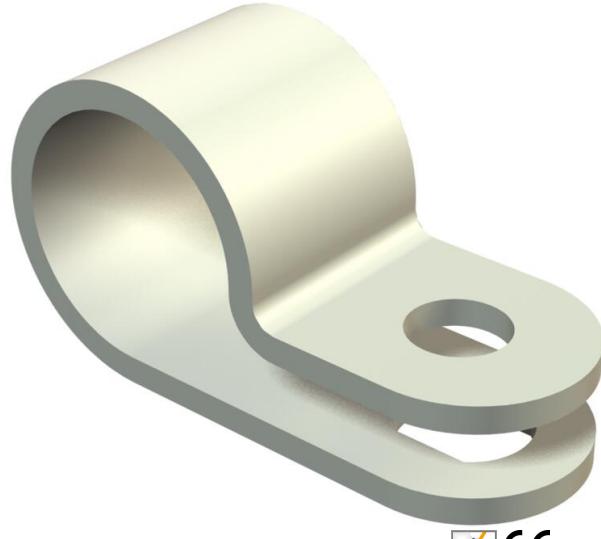

**PA** Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	2222140
Typ	255 14 LGR
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Hersteller	OBO
Dimension	14mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,103 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0054 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle

Artikelnummer: 2222140

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

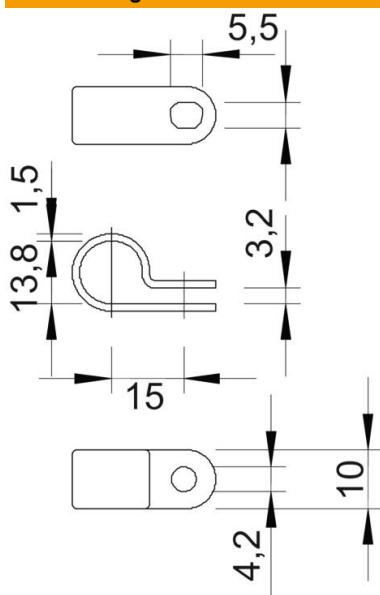

Maß d	13,8 mm
Maß e	15 mm
Maß s	1,5 mm
Maß x	3,2 mm

### Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	14
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Nenndurchmesser	14 mm
UV-beständig	nein