

# Technisches Datenblatt

## Nagel-Fix 2.0, mit Stahlnagel

Artikelnummer: 2222850

**OBO**  
BETTERMANN

Nagelschelle Nagel-Fix 2.0 mit vormontiertem verzinkten Stahlnagel, zum Fixieren von Leitungen in Mauerschlitten von 25 - 46 mm und auf Mauerwerk.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2222850
Typ	2023 50
Bezeichnung 1	Nagel-Fix 2.0
Hersteller	OBO
Dimension	43,8 x 23,5 x 7
Farbe	orange
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,366 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0111 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Nagel-Fix 2.0, mit Stahlnagel

Artikelnummer: 2222850

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

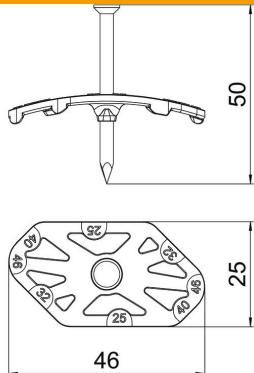

Länge	43,8 mm
Breite	23,5 mm
Höhe	7 mm
Maß L	50 mm

### Technische Daten

Befestigungsart	Stahlnagel
Doppelschelle	ja
Form	rechteckig (für Flachleitung)
für Nageldurchmesser	3
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nageldurchmesser	3 mm
Nagellänge	50 mm
Schlagfest	nein
Transparent	nein
Rohrarretierung	nein