

Technisches Datenblatt

Nagel-Fix 2.0, mit Stahlnagel

Artikelnummer: 2222870

OBO
BETTERMANN

Nagelschelle Nagel-Fix 2.0 mit vormontiertem verzinktem Stahlnagel, zum Fixieren von Leitungen in Mauerschlitten von 25 - 46 mm und auf Mauerwerk.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2222870
Typ	2023 60
Bezeichnung 1	Nagel-Fix 2.0
Hersteller	OBO
Dimension	43,8 x 23,5 x 7
Farbe	orange
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,419 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0128 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Nagel-Fix 2.0, mit Stahlnagel

Artikelnummer: 2222870

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

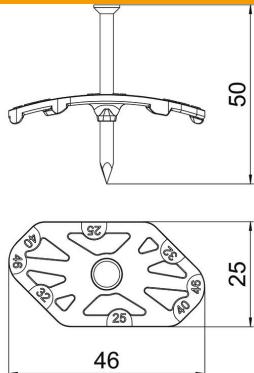

Länge	43,8 mm
Breite	23,5 mm
Höhe	7 mm
Maß L	60 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Stahlnagel
Doppelschelle	ja
Form	rechteckig (für Flachleitung)
für Nageldurchmesser	3
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nageldurchmesser	3 mm
Nagellänge	60 mm
Schlagfest	nein
Transparent	nein
Rohrarretierung	nein