

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

Artikelnummer: 2227797



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform



PP Polypropylen

Stammdaten	
Artikelnummer	2227797
Typ	2009 45 LGR SP
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Bezeichnung 2	Großverpackung
Hersteller	OBO
Dimension	9mm, L45
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,155 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,005 kg CO2e / 1 Stück

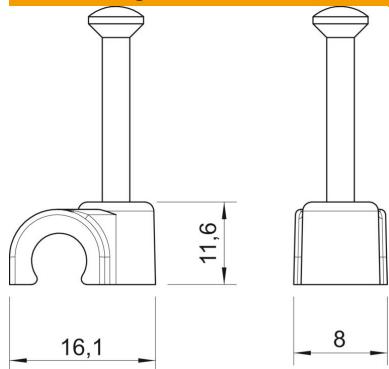
Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

Artikelnummer: 2227797

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

	<table border="1"><tr><td>Maß B</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>Maß H</td><td>11,6 mm</td></tr><tr><td>Maß L</td><td>16,1 mm</td></tr></table>	Maß B	8 mm	Maß H	11,6 mm	Maß L	16,1 mm
Maß B	8 mm						
Maß H	11,6 mm						
Maß L	16,1 mm						

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	9 mm
für Nageldurchmesser	2,0x45
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	45 mm
Schlagfest	nein
Transparent	nein
Rohrarretierung	nein