

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2011, lichtgrau

Artikelnummer: 2227916



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform



Stammdaten

Artikelnummer	2227916
Typ	2011 35 LGR
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	11mm, L35
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,162 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0059 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2011, lichtgrau

Artikelnummer: 2227916

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

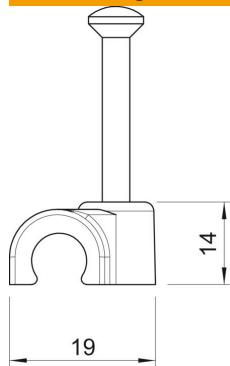

Maß A	9 mm
Maß B	14 mm
Maß H	14 mm
Maß L	19 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	11 mm
für Nageldurchmesser	2,0x35
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	35 mm
Schlagfest	nein
Transparent	nein
Rohrarretierung	nein