

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2016, lichtgrau

Artikelnummer: 2228238



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform



PP Polypropylen

Stammdaten	
Artikelnummer	2228238
Typ	2016 50 LGR
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	16mm, L50
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,361 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0131 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2016, lichtgrau

Artikelnummer: 2228238

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

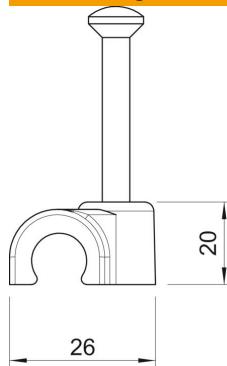

Maß A	12 mm
Maß B	20 mm
Maß H	26 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	16 mm
für Nageldurchmesser	2,0x50
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	50 mm
Schlagfest	nein
Transparent	nein
Rohrarretierung	nein