

# Technisches Datenblatt

## Schlagschelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2251256



Reihenschelle ohne Metallteile, daher korrosionssicher;  
Anwendung: Schelle in die Profilschiene einrasten, mit Hammerschlag fixieren.  
Auch passend für Schienen mit Schlitzweite 11 - 12 mm.



**PS** Polystyrol

### Stammdaten

Artikelnummer	2251256
Typ	2047 5-25 LGR
Bezeichnung 1	Schlagschelle
Hersteller	OBO
Dimension	5-25mm
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,32 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,012 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Schlagschelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2251256

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

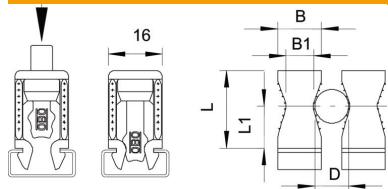

Maß A	16 mm
Maß B	13 mm
B	
Maß B1	8 mm
Maß H	23 mm
Maß H1	12,5 mm

### Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schienenbefestigung
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	11 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Schlagfest	ja
Spannbereich D max.	25 mm
Spannbereich D min.	5 mm
UV-beständig	nein