

Technisches Datenblatt

Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331848



Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.



PA

Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2331848
Typ	565 3.6x365 WS
Bezeichnung 1	Kabelbinder
Hersteller	OBO
Dimension	3,6x365mm
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,183 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,007 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331848



Abmessungen

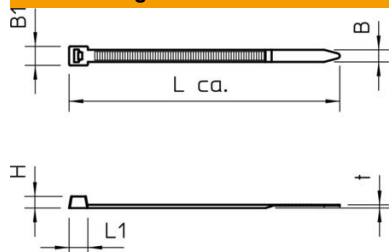

Länge	365 mm
Breite	3,6 mm
Höhe	1,4 mm
Maß B	3,6 mm
Maß L	365 mm
Maß t	1,4 mm

Technische Daten

Ausführung	außenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart	ohne
Beschriftungsfläche	ohne
Halogenfrei	ja
Lösbarer Verschluss	nein
Max. Bündeldurchmesser	105 mm
MIL-Zulassung	nein
Montagetemperatur max.	90 °C
Montagetemperatur min.	-30 °C
Reflektierend	nein
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-30 °C
Transparent	nein
UL-Zulassung	ja
UV-beständig	nein
VG-Zulassung	nein
Zugfestigkeit	180 N