

Technisches Datenblatt

Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331866



Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.



CE

PA Polyamid

Stammdaten	
Artikelnummer	2331866
Typ	565 4.8x160 WS
Bezeichnung 1	Kabelbinder
Hersteller	OBO
Dimension	4,8x160mm
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,12 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0047 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331866



Abmessungen

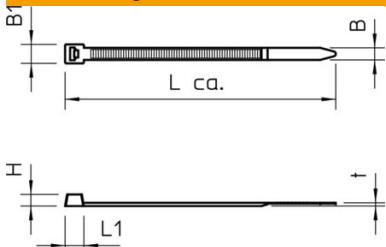

Länge	160 mm
Breite	4,8 mm
Höhe	1,6 mm
Maß B	4,8 mm
Maß L	160 mm
Maß t	1,6 mm

Technische Daten

Ausführung	außenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart	ohne
Beschriftungsfläche	ohne
Halogenfrei	ja
Lösbarer Verschluss	nein
Max. Bündeldurchmesser	39 mm
MIL-Zulassung	nein
Montagetemperatur max.	90 °C
Montagetemperatur min.	-30 °C
Reflektierend	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-30 °C
Transparent	nein
UL-Zulassung	ja
UV-beständig	nein
VG-Zulassung	nein
Zugfestigkeit	220 N