

# Technisches Datenblatt

## Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331878

**OBO**  
BETTERMANN

Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.



CE

**PA** Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	2331878
Typ	565 4.8x300 WS
Bezeichnung 1	Kabelbinder
Hersteller	OBO
Dimension	4,8x300mm
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,201 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0079 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331878

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

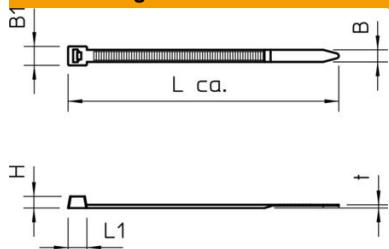

Länge	300 mm
Breite	4,8 mm
Höhe	1,6 mm
Maß B	4,8 mm
Maß L	300 mm
Maß t	1,5 mm

### Technische Daten

Ausführung	außenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart	ohne
Beschriftungsfläche	ohne
Halogenfrei	ja
Lösbarer Verschluss	nein
Max. Bündeldurchmesser	83 mm
MIL-Zulassung	nein
Montagetemperatur max.	90 °C
Montagetemperatur min.	-30 °C
Reflektierend	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-30 °C
Transparent	nein
UL-Zulassung	ja
UV-beständig	nein
VG-Zulassung	nein
Zugfestigkeit	220 N