

Technisches Datenblatt

Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331890

OBO
BETTERMANN

Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.



CE

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2331890
Typ	565 4.8x430 WS
Bezeichnung 1	Kabelbinder
Hersteller	OBO
Dimension	4,8x430mm
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,288 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0115 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331890

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

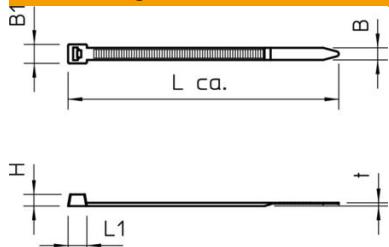

Länge	430 mm
Breite	4,8 mm
Höhe	1,5 mm
Maß B	4,8 mm
Maß L	430 mm
Maß t	1,5 mm

Technische Daten

Ausführung	außenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart	ohne
Beschriftungsfläche	ohne
Halogenfrei	ja
Lösbarer Verschluss	nein
Max. Bündeldurchmesser	125 mm
MIL-Zulassung	nein
Montagetemperatur max.	90 °C
Montagetemperatur min.	-30 °C
Reflektierend	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-30 °C
Transparent	nein
UL-Zulassung	ja
UV-beständig	nein
VG-Zulassung	nein
Zugfestigkeit	220 N