

Technisches Datenblatt

Universaldübel

Artikelnummer: 2347746



Universeller Nyldübel zur Befestigung leichter Bauteile an Wänden und Decken. Geeignet für Beton, Kalkstein, Vollziegel, Hohlziegel und Porenbeton. Die angegebenen Belastungswerte gelten für Holzschrauben mit dem angegebenen Durchmesser.




PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2347746
Typ	UX 8x50
Bezeichnung 1	Universaldübel
Hersteller	OBO
Dimension	8x50
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,157 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

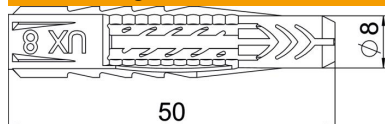

Länge	50 mm
Maß D	8 mm
Maß L	50 mm

Technische Daten

Ausführung	Universaldübel
Beton Fempf.	600
Bohrlochtiefe	60 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	nein
Geeignet für Gasbeton	ja
Geeignet für Schraubendurchmesser max.	6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser min.	4,5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	ja
Gipskarton 12,5mm Fempf.	100
Kalksand-Loch-Stein KSL12 Fempf.	500
Mit Schrauben	nein
Porenbeton P4 Fempf.	300
Vollziegel Mz12 Fempf.	300