

Technisches Datenblatt

Hammereinsatz Typ 2530 für Tiefenerder

Artikelnummer: 3043452



- Fabrikat Bosch USH 10, HSH 10
- passend für Staberder-System ST, BP und OMEX
- gehärtet

St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	3043452
Typ	2530 25
Bezeichnung 1	Hammereinsatz
Hersteller	OBO
Dimension	25mm
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	125 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Hammereinsatz Typ 2530 für Tiefenerder

Artikelnummer: 3043452

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

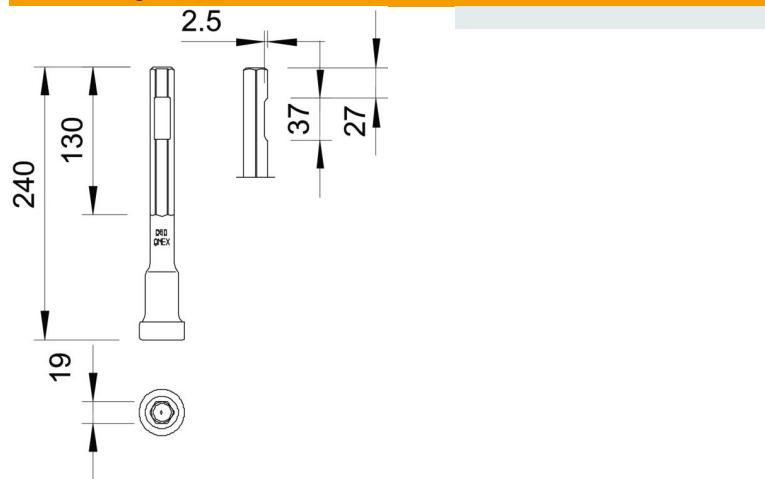

Technische Daten

Ausführung	Hammereinsätze
Bauform Tiefenerder	BP Rohrerder Standard
für Tiefenerder	25 mm