

Technisches Datenblatt

Hammereinsatz Typ 2531 für Tiefenerder

Artikelnummer: 3043908



2531 20 : Hammereinsatz für Vibrationshämmern • Fabrikat Bosch GSH 27, USH 27 (Schlüsselweite 28mm) • Passend für Staberder System ST, BP und OMEX • Gehärtet



St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	3043908
Typ	2531 20
Bezeichnung 1	Hammereinsatz
Bezeichnung 2	für Vibrationshämmern
Hersteller	OBO
Dimension	20mm
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	200 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



Technisches Datenblatt

Hammereinsatz Typ 2531 für Tiefenerder

Artikelnummer: 3043908

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

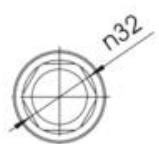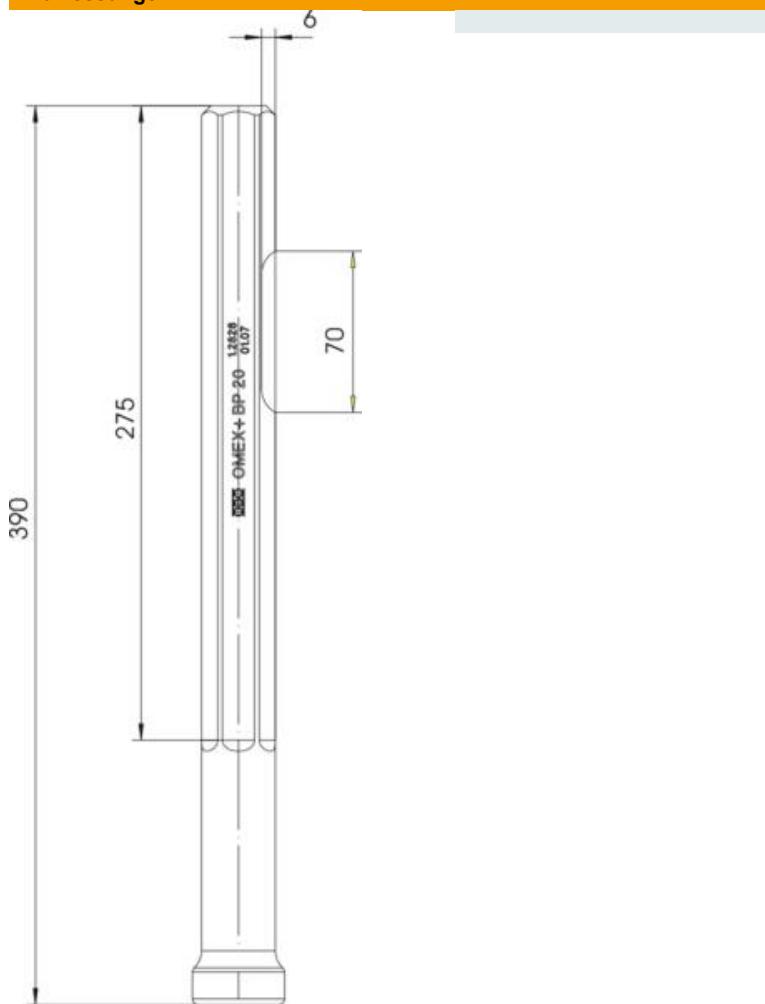

Technisches Datenblatt

Hammereinsatz Typ 2531 für Tiefenerder

Artikelnummer: 3043908



Technische Daten

Ausführung Bauform Tiefenerder für Tiefenerder	Hammereinsätze BP OMEX Standard 20 mm
--	---