

Technisches Datenblatt

Hammereinsatz Typ 2536 für Tiefenerder

Artikelnummer: 3043930



- für 16 mm Erderdurchmesser
- passend für Staberder-System ST
- für Vibrationshämmer mit SDS-Max/TEY-Aufnahme
- für Fabrikat Hilti Kombihämmer: TE 50/ 54/ 55/ 56/ 60/ 70/ 74/ 75/ 76/ 80
- für Fabrikat Hilti Meißelhämmer: TE 500/ 505/ 705/ 706
- gehärtet

Stammdaten

Artikelnummer	3043930
Typ	2536 16
Bezeichnung 1	Hammereinsatz
Bezeichnung 2	für Vibrationshämmer
Hersteller	OBO
Dimension	16mm
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	56 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Hammereinsatz Typ 2536 für Tiefenerder

Artikelnummer: 3043930



Abmessungen

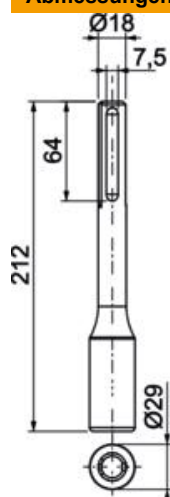

Länge	212 mm
-------	--------

Technische Daten

Aufnahmesysteme	SDS-max
Ausführung	Hammereinsätze
Bauform Tiefenerder	Standard
für Tiefenerder	16 mm