

Technisches Datenblatt

Hammereinsatz Typ 2536 für Tiefenerder

Artikelnummer: 3044831



- passend für Staberder-System ST, BP und OMEX
- für Vibrationshämmere mit SDS-Max/TEY-Aufnahme
- für Fabrikat Hilti Kombihämmer: TE 50/ 54/ 55/ 56/ 60/ 70/ 74/ 75/ 76/ 80
- für Fabrikat Hilti Meißelhämmere: TE 500/ 505/ 705/ 706
- gehärtet

St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	3044831
Typ	2536 25
Bezeichnung 1	Hammereinsatz
Bezeichnung 2	für Hilti TE54/55 74/75
Hersteller	OBO
Dimension	25mm
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	61 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Hammereinsatz Typ 2536 für Tiefenerder

Artikelnummer: 3044831

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

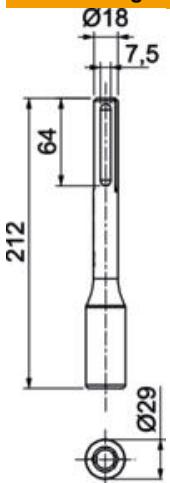

Technische Daten

Ausführung Bauform Tiefenerder für Tiefenerder	Hammereinsätze BP OMEX Standard 25 mm
--	---