

# Technisches Datenblatt

## OBO-Dübel G

Artikelnummer: 3100251

**OBO**  
BETTERMANN



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt mit Gewinde M6 x 8 mm.

CE

**St** Stahl  
**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3100251
Typ	903 25 G
Bezeichnung 1	OBO-Dübel
Bezeichnung 2	Einschlagdübel
Hersteller	OBO
Dimension	M6, L25mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,404 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## OBO-Dübel G

Artikelnummer: 3100251

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

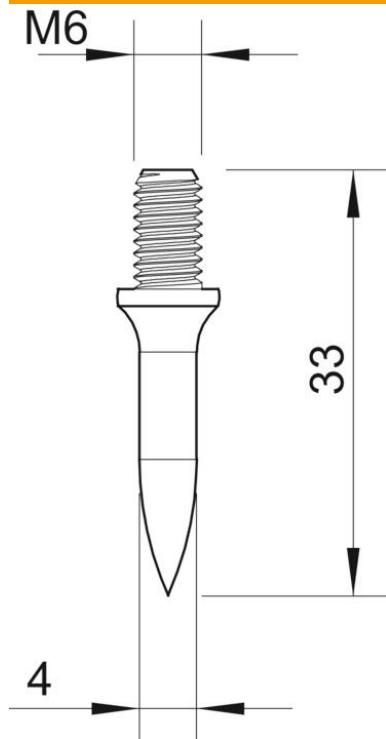

Länge	33 mm
Maß D min.	4 mm
Maß G	M6 mm
Maß L	33 mm

### Technische Daten

Gehärtet	ja
Gewinde metrisch	6
Gewindefart	metrisch
Gewindelänge	8 mm
Schaftlänge	25
Schlagfest	nein