

Technisches Datenblatt

OBO-Dübel G

Artikelnummer: 3100405

OBO
BETTERMANN



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt mit Gewinde M6 x 8 mm.

CE

St Stahl
G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3100405
Typ	903 40 G
Bezeichnung 1	OBO-Dübel
Bezeichnung 2	Einschlagdübel
Hersteller	OBO
Dimension	M6, L40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,571 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

OBO-Dübel G

Artikelnummer: 3100405

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

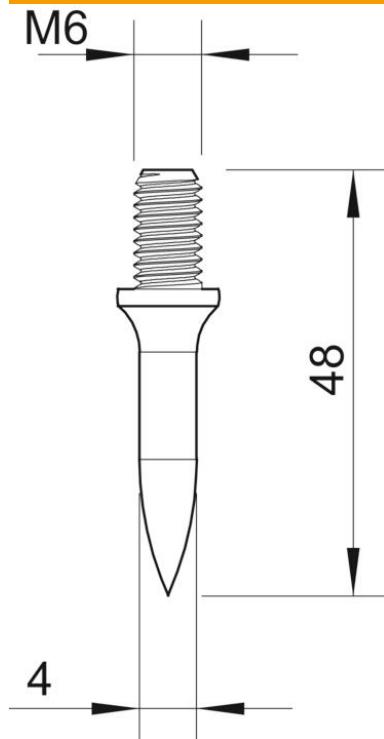

Länge	48 mm
Maß D min.	4 mm
Maß G	M6 mm
Maß L	48 mm

Technische Daten

Gehärtet	ja
Gewinde metrisch	6
Gewindefart	metrisch
Gewindelänge	8 mm
Schaftlänge	40
Schlagfest	nein