

# Technisches Datenblatt

## Schraubdübel mit M8-Gewinde

Artikelnummer: 3133230



- mit Holzschraubenschaft und Gewinde M8




CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3133230
Typ	985 M8 35
Bezeichnung 1	Schraubdübel
Hersteller	OBO
Dimension	M8x35mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,95 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0179 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

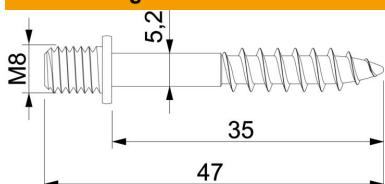

Länge	35 mm
Maß D	5,2 mm
Maß G	M8 mm
Maß L	47 mm
Maß L1	35 mm

# Technisches Datenblatt

## Schraubdübel mit M8-Gewinde

Artikelnummer: 3133230



### Technische Daten

Gehärtet	nein
Kopfform	Außengewinde
Schaftdurchmesser	5,2 mm
Schraubsystem	sonstige
Zweigängig	nein