

Technisches Datenblatt

Gewindestange G 1000

Artikelnummer: 3141306



Gewindestange nach DIN 976.



St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3141306
Typ	TR M12 1M G
Bezeichnung 1	Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	M12x1000mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	62 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Gewindestange G 1000

Artikelnummer: 3141306



Abmessungen

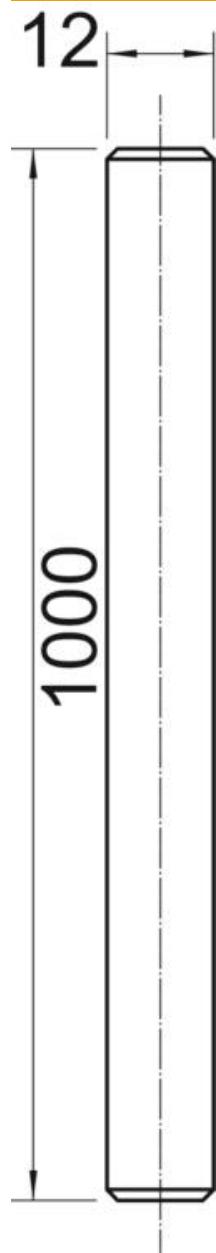

Länge	1.000 mm
Maß d	12 mm
Maß L	39,37 in
Maß L	1.000 mm

Technisches Datenblatt

Gewindestange G 1000

Artikelnummer: 3141306



Technische Daten

Bruchlast	33,7 kN
Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Linksgewinde	nein
Festigkeitsklasse Gewindestange	8.8