


Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 2000

Artikelnummer: 3141514

OBO
BETTERMANN

Gewindestange nach DIN 976.

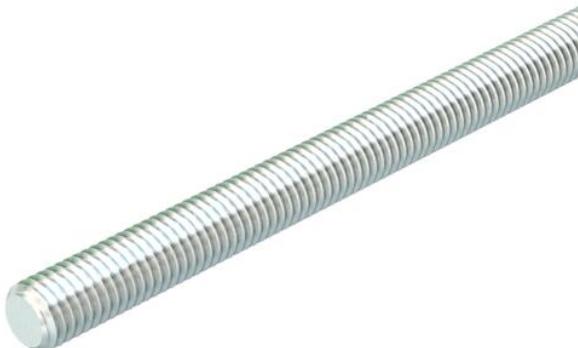

CE

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3141514
Typ	TR M12 2M A4
Bezeichnung 1	Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	M12x2000mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	140 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 2000

Artikelnummer: 3141514

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

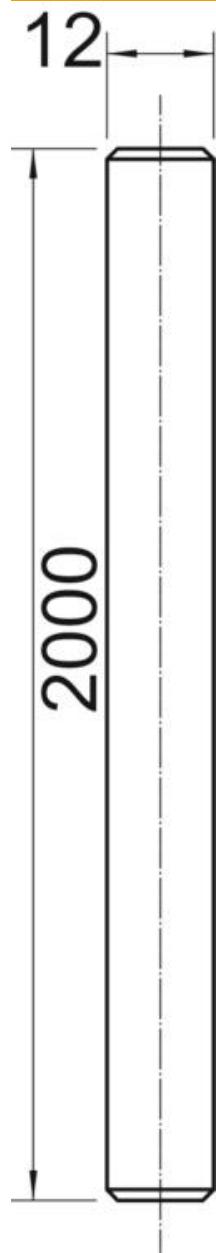

Länge	2.000 mm
Maß d	12 mm
Maß L	2.000 mm

Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 2000

Artikelnummer: 3141514



Technische Daten

Bruchlast	90,43 kN
Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Linksgewinde	nein