


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156016

OBO
BETTERMANN

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde.

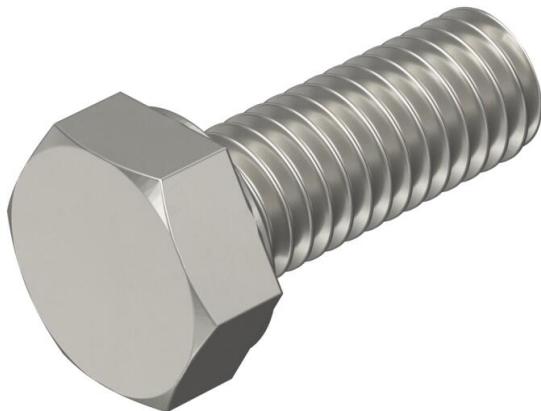

CE

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	3156016
Typ	HHS M6x16 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M6x16mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,511 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0248 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 3156016

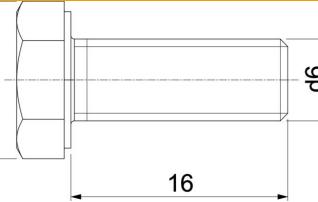Abmessungen	
SW12	
	
Länge	16 mm
Maß d	6 mm
Maß L	16 mm

Technische Daten	
Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	16 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Schlüsselweite	10
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein