

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156020



Sechskantschraube M6x30mm



CE


A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3156020
Typ	HHS M6x30 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M6x30mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,751 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0363 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

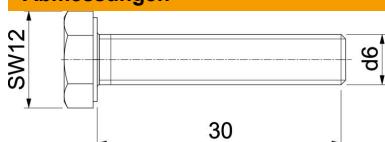

Länge	30 mm
Maß d	6 mm
Maß L	30 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156020



Technische Daten

Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	30 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Schlüsselweite	10
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein