


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Artikelnummer: 3156024



Sechskantschraube M8x20mm

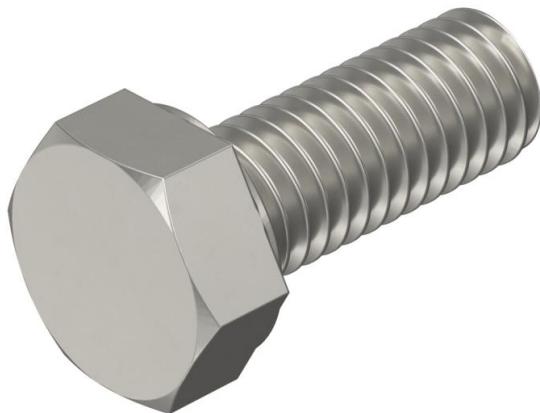

CE

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3156024
Typ	HHS M8x20 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M8x20mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,23 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0592 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 V4A

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 3156024

Abmessungen

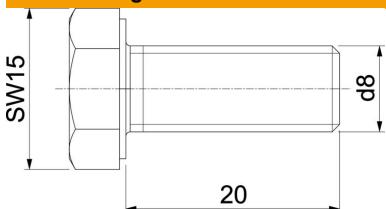

Länge	20 mm
Maß d	8 mm
Maß L	20 mm

Technische Daten

Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	20 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Schlüsselweite	13
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein