

# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube DIN 933 A4

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 3156027

Sechskantschraube M8x40mm



CE


A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	3156027
Typ	HHS M8x40 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M8x40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,87 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0902 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

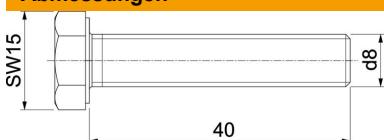

Länge	40 mm
Maß d	8 mm
Maß L	40 mm

# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156027



### Technische Daten

Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	40 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Schlüsselweite	13
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein